


品番：EA520BS-52

品名：1105x630mm/400kg 運搬車(フットブレーキ付)



販売価格	67,600円(税抜) / 74,360円(税込)		
カタログ価格	67,600円(税抜) / 74,360円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/07/03 12:32現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	1658ページ		

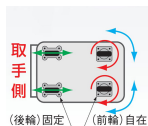

こちらの商品はメーカー直送品です。納期はエスコへお問い合わせください。別途発送運賃がかかります(北海道、沖縄、離島送りの場合)。

この商品は車上渡し品です。

この商品はお客様組み立て品です。

### 仕様

メーカー	サカエ	型番	TAN-66BR
※注意※	【お客様組立品】	積載均等耐荷重	400kg
荷台サイズ	1050×600	押手高さ	876mm
床高さ	210mm	車輪径	125mm(ゴム車)
車輪	自在(ストッパー付)×2、固定×2	重量	32kg
荷台材質	スチール	カラー	グリーン

#### 重量物用

粉体塗装のため荷台面に傷が付きにくい台車です。

フットブレーキ付でペダルを踏むと確実にロックするため、安心・安全です。

取手部とコーナー部は、ポリプロピレン樹脂を使用

粉体塗装のすぐれた性能

- ・サビが発生しにくい
- ・傷が付きにくい

- ・エッジ部で薄くならない
- ・薬品に強い

## 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.