


品番：EA520BT-11A

品名：460x600mm/160kg 電動運搬車(階段用)

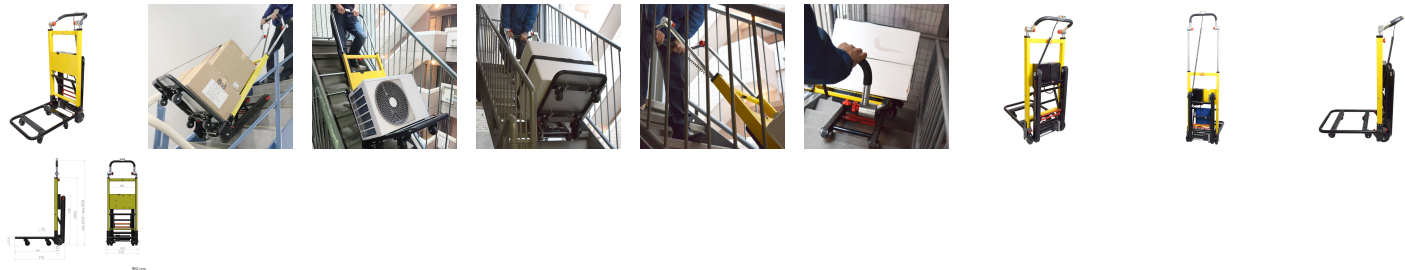

販売価格	316,300円(税抜)／ 347,930円(税込)		
カタログ価格	316,300円(税抜)／347,930円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2025/11/26 14:54現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	1698ページ		



カタログ訂正 24/11/18 充電時間: (誤) 約3～4時間 (正) 約6～7時間 (No.55/56 9013)

仕様

メーカー	サンコー(THANKO)	型番	ELECTRL4
商品名	電動階段のぼれる台車	積載均等耐荷重	160kg
荷台サイズ	460×600mm	押手高さ	1340～2145mm
バッテリー	24V/10A 15.6Ah	充電時間	約6～7時間
モーター出力	24V 120W	消費電力	240W
充電器	入力:100-240V,50/60Hz 1.8A 出力:29.4V 2.0A	連続使用時間	約80分(80kg積載時)
床高さ	137.5mm	車輪径	前輪:70mm 後輪:120mm
重量	29.8kg	荷台材質	スチール
付属品	バッテリー、ナイロンベルト(1.94m)、 バックル、荷締めベルト(0.4m)	ハンドルボール	伸縮:4段階調節(最大805mm延長) 角度:最大180度調整
最大階段角度	30～35度	昇降速度	上昇時:約28段8.6m/分

			下降時:約28段8.6m/分
使用耐久目安	6階建ての階段を一回上がって下りて (1日1回)、1800回程度		
ハンドルは伸縮できます。前後にも稼働するので腰に負担が少ないようにも出来ます。			
簡単操作で力を入れず楽に階段を運搬できます。			
背面の走行ベルトはキャタピラのような凸凹と滑りにくいゴムで、階段の段差の昇降を可能にします。			
ハンドル部分を曲げる事で、階段の踊り場手前でもハンドルを持ちやすくなります。			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)
© 2018 ESCO Co.,Ltd.