


品番：EA520FD-13

品名：300kg ドラムトラック

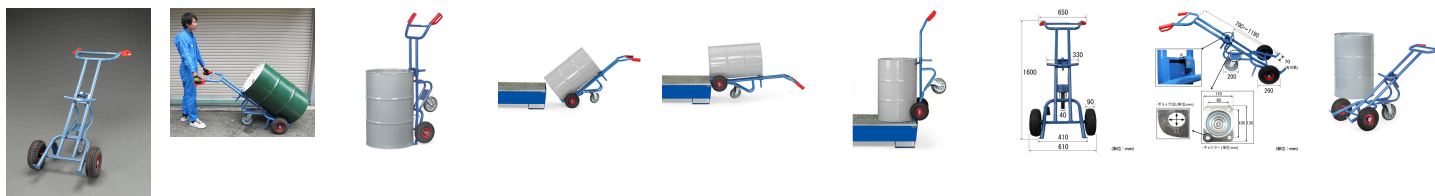

販売価格	74,600円(税抜) / 82,060円(税込)		
カタログ価格	74,600円(税抜) / 82,060円(税込)		
在庫数	最新在庫: 3 (2026/07/02 13:43現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	0625ページ1651ページ		



こちらの商品は大型商品です。納期はエスコへお問い合わせください。別途発送運賃がかかります(北海道、沖縄、離島送りの場合)。

この商品は車上渡し品です。

後輪が自在車輪で小回りがききます

### 仕様

積載均等耐荷重	300kg	積載可能ドラムサイズ	55ガロン(113L): φ460×700mm ※寸法は目安です。
荷台サイズ	410×790~1190(H)mm	全高	1600mm
全幅	610mm	車輪サイズ	メインタイヤ: φ260×85mm 補助タイヤ: φ200×40mm
重量	21kg	材質	本体:スチール(粉体塗装仕上げ) メインタイヤ:ゴム(エア入り) 補助タイヤ:TPE(熱可塑性エラストマー)

55ガロンドラム缶用

段差やパレットにドラム缶を持ち上げる際に便利

後輪が自在で小回りがききます。

後輪を浮かせると荒れた路面でもスムーズに走行出来ます。

後輪のTPEタイヤは、始動、転がり、旋回時の抵抗が非常に低く、平らな床では低騒音で運転可能で、跡も残りにくいです。

表面は耐久性を高める粉体塗装コーティングを施しています

※タイヤの空気入れバルブは米式バルブです

**株式会社エスコ**

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.