


品番：EA520FD-56

品名：φ140mm ボンベ用ハンドトラック

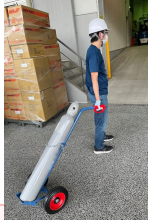

販売価格	41,200円(税抜)／45,320円(税込)		
カタログ価格	41,200円(税抜)／45,320円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/02/04 20:36現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	0071ページ1651ページ		



カタログ訂正 25/07/11 誤:完成品、正:お客様組立品(9025 No.56)

この商品はお客様組み立て品です。

片手で運べるボンベ用ハンドトラック

仕様

※注意※	【お客様組立品】	積載均等耐荷重	100kg
積載可能ボンベサイズ	φ140mm	荷台サイズ	152×151mm
チェーン位置の高さ	594mm	全高(mm)	1240
全幅	420mm	車輪径	φ250mm
車輪幅	60mm	重量	11.1kg
材質	本体:スチール(粉体塗装仕上げ) 車輪:ソリッドゴム		
安全チェーン付。			
車輪はローラーベアリング付ハブ仕様			
表面は耐久性を高める粉体塗装コーティングを施しています。			

