


品番：EA520XA-3B

品名：500x 800mm/250kg テーブルリフト



販売価格	86,300円(税抜) / 94,930円(税込)		
カタログ価格	86,300円(税抜) / 94,930円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/07/08 08:26現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	1672ページ		

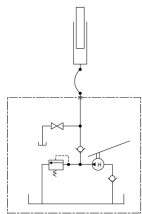

寸法	全長	1020mm
寸法	全幅	500mm
寸法	最大高さ	800mm
寸法	最低高さ	260mm
寸法	ストローク	540mm
寸法	車輪径	100mm
寸法	ハンドル高さ	810mm
寸法	荷台サイズ	500x800mm
寸法	重量	45kg
寸法	耐荷重	250kg
寸法	足踏ポンプ回数	36回
寸法	使用油	タービン油: ISO VG22

低い位置から高い位置まで作業環境に合わせて昇降可能で移動も自由

### 仕様

メーカー	東正車輛 (TOSEI)	型番	GLH-250
耐荷重(kg)	250	荷台サイズ(mm)	500×800
揚高(mm)	260~800	ストローク(mm)	540
押手高さ	810mm	全長	1020mm
車輪径	100mm(ゴム車)	重量	45kg
材質	ポンプ部: アルミ シリンダー部: スチール(ウレタン系樹脂吹きつけ塗装) 本体部: スチール(粉体塗装)	足踏ポンプ回数	36回
使用油	タービン油: ISO VG22		

低い位置から高い位置まで作業環境に合わせて昇降可能で移動も自由。

テーブルの降下はJIS規格に基づき最大均等荷重を負荷後15分間放置してストロークの2%以下に抑えています。

油圧シリンダー

ブレーキ付自在キャスター

フットペダル式。ペダルを踏むだけで、作業ラインに合せた高さ調整が可能。現場の効率アップに役立ちます。

過負荷防止装置付

急降下防止バルブ付

レリーズハンドルにスプリングバック機構付。緊急時に手を放すだけで、下降が停止します。

**株式会社エスコ**

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.