

品番：EA520YH-2

 
品名：200kg/75-1200mm 手動式パワーリフター




販売価格	122,000円(税抜)／134,200円(税込)		
カタログ価格	122,000円(税抜)／134,200円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2025/08/03 00:07現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ			



上昇スピード2～3倍UP



■寸法図

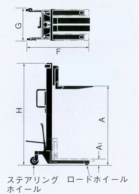

ステアリング
ホイール ロードホイール

これらの商品は大型商品です。納期はエスコへお問い合わせください。別途発送運賃がかかります(北海道、沖縄、離島送りの場合)。

この商品は車上渡し品です。

仕様

耐荷重	200kg	フォークサイズ	550×60mm
テーブル高	1200mm	車輪径	125mm(ステアリングホイール)、 75mm(ロードホイール)
タイヤ材質	ゴム(ステアリングホイール)、 ウレタン(ロードホイール)	重量	53kg
ストローク	1125mm	サイズ(A1)	75mm
サイズ(A)	1200mm	サイズ(F)	935mm
サイズ(G)	530mm	サイズ(H)	1550mm
踏込数	24回、12回(軽負荷時)		

軽負荷時はフォークの上昇スピードが2～3倍になり作業効率アップできます。

ポンプペダル付

一定の荷重を超えると、通常スピードに自動切替となる安全設計です。

