


品番：EA520YH-3

品名：350kg/80-1200mm 手動式パワーリフター

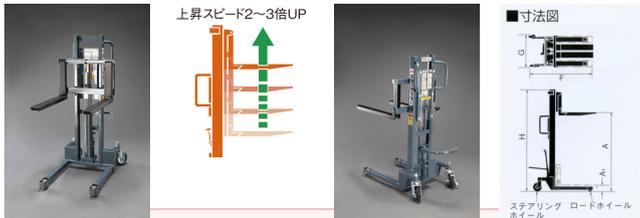

販売価格	164,000円(税抜) / 180,400円(税込)		
カタログ価格	164,000円(税抜) / 180,400円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2025/05/02 10:33現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ			



こちらの商品は大型商品です。納期はエスコへお問い合わせください。別途発送運賃がかかります(北海道、沖縄、離島送りの場合)。

この商品は車上渡し品です。

仕様

※注意※	重量物のため、商品のお届けが車上渡しになる場合があります。	耐荷重	350kg
フォークサイズ	650×75mm	テーブル高	1200mm
車輪径	150mm(ステアリングホイール)、75mm(ロードホイール)	タイヤ材質	ゴム(ステアリングホイール)、ウレタン(ロードホイール)
踏込数	55回、18(軽負荷時)	重量	84kg
ストローク	1120mm	サイズ(A1)	80mm
サイズ(A)	1200mm	サイズ(F)	1170mm
サイズ(G)	575mm	サイズ(H)	1600mm

軽負荷時はフォークの上昇スピードが2～3倍になり作業効率アップできます。

ポンプペダル付

一定の荷重を超えると、通常スピードに自動切替となる安全設計です。

代替品



品番 EA520YB-2A
コメント 変更点:手動式→足踏式油圧

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.