


品番：EA520YH-5A

品名：500kg/80-1200mm 手動式パワーリフター

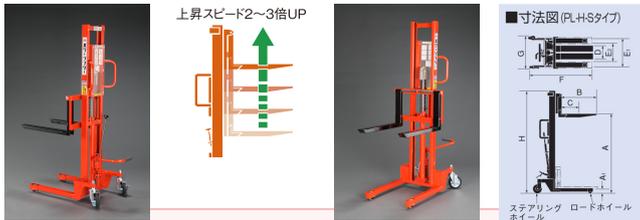

販売価格	207,000円(税抜) / 227,700円(税込)		
カタログ価格	207,000円(税抜) / 227,700円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/04/01 18:15現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ			



これらの商品はメーカー直送品です。納期はエスコへお問い合わせください。別途発送運賃がかかります(北海道、沖縄、離島送りの場合)。

### 仕様

最大積載重量	500kg	フォークサイズ	650×100mm
押手高さ	1400mm	揚高	80~1200mm
ストローク	1120mm	サイズ(A1)	80(95)mm ※( )内の数値はフォークを脚部にかぶせた場合
サイズ(A)	1200mm	サイズ(F/全長)	1180mm
サイズ(G)	625mm	サイズ(H/全高)	1600mm
車輪径	前輪:80mm、後輪:150mm	車輪	前輪:(ロードホイール)ウレタン車、 後輪:(ステアリングホイール)ゴム車
踏込数	55回、 18回(軽負荷時)	重量	96kg

早揚がり装置付、ポンプペダル付

軽負荷時はフォークの上昇スピードが2~3倍になり作業効率アップできます。

一定の荷重を超えると、通常スピードに自動切替になる安全設計です。

代替品



品番 EA520YB-3A

コメント 幅:1420mm 揚高:50~1470mm

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.