


品番：EA521TV-150JS

品名：150mm 鉄工やすり(丸/細目)



販売価格	1,930円(税抜) / 2,123円(税込)		
カタログ価格	1,930円(税抜) / 2,123円(税込)		
在庫数	最新在庫: 4 (2026/03/10 03:12現在)		
商品入数	1	販売単位	ST
カタログページ	0585ページ		

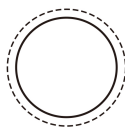

◆断面形状と用途例◆	
名称	主な用途例
平面やすり	平面の仕上げ
曲面やすり	曲面の内側仕上げ、 すみの仕上げ
丸形やすり	丸の内側仕上げ
板形やすり	板状すべり面の 仕上げなど
三角形やすり	断面が三角形のものを もとの仕上げ



仕様

全長(mm)	190	刃長(mm)	150
グリップ長	100mm	粗さ	細目
形状(mm)	丸(φ6)	材質	合金工具鋼(SKS-8)
複目			
JIS規格品			
JIS-B4703適合品で目立てが鋭く、耐久性に優れています。			
パイプの内側や、曲面のバリ取り加工に使用します。			
機械加工後に手作業で仕上げる時に使用するヤスリです。			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.