


品番：EA521TV-15D

品名：150mm 鉄工やすり(3種・3本組/中目)



| | | | |
|---------|------------------------------|------|----|
| 販売価格 | 5,080円(税抜) / 5,588円(税込) | | |
| カタログ価格 | 5,080円(税抜) / 5,588円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 1 (2026/06/13 13:16現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | ST |
| カタログページ | 0584ページ | | |

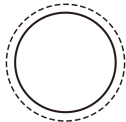

| ◆断面形状と用途例◆ | |
|------------|-----------------------|
| 名称 | 主な用途例 |
| 平形やすり | 平面の仕上げ |
| 半丸形やすり | 曲面の内側仕上げ、 平面の外側仕上げ |
| 丸形やすり | 丸の内側仕上げ |
| 角形やすり | 直角を二面から 仕上げた品 |
| 三角形やすり | 鋭角の内側・外側 仕上げの仕上げ |

仕様

| | | | |
|--------|-----------------------------|----|--------------|
| 全長 | 200mm | 刃長 | 150mm |
| グリップ長 | 平・半丸:100mm 丸:90mm | 粗さ | 中目 |
| 形状(mm) | 平:16×4 半丸:16×4.5 丸:φ6 | 材質 | 合金工具鋼(SKS-8) |
| 形状 | 平・半丸・丸(3本セット) | | |

複目

柄付

JIS-B4703適合品で目立てが鋭く、耐久性に優れています。

機械加工後に手作業で仕上げる時に使用するやすりです。

平: 工作面を平に削ったり、角を落としたりするのに使用します。

半丸: パイプの内側や、曲面のバリ取り加工、底面だけ削りたい時に使用します。

丸: パイプの内側や、曲面のバリ取り加工に使用します。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

