


品番：EA521TV-20B

品名：200mm 鉄工やすり(3種・3本組/中目)



販売価格	6,610円(税抜) / 7,271円(税込)		
カタログ価格	6,610円(税抜) / 7,271円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/06/13 13:29現在)		
商品入数	1	販売単位	St
カタログページ	0584ページ		

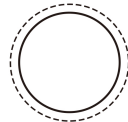

◆断面形状と用途例◆	
名称 (断面形状)	主な用途例
平形やすり	平面の仕上げ
半丸形やすり	曲面の内側仕上げ、 平面の外側仕上げ
丸形やすり	丸の内側仕上げ
角形やすり	直角や鋭角の 仕上げ
三角形やすり	鋭角の内側仕上げ



### 仕様

全長	250mm	刃長	200mm
グリップ長	平・半丸:110mm 丸:100mm	粗さ	中目
形状(mm)	平:21×5 半丸:21×6 丸:φ8	材質	合金工具鋼(SKS-8)
柄材質	耐衝撃性プラスチック	形状	平・半丸・丸(3本セット)

複目

柄付

JIS-B4703適合品で目立てが鋭く、耐久性に優れています。

機械加工後に手作業で仕上げる時に使用するやすりです。

平: 工作面を平に削ったり、角を落としたりするのに使用します。

半丸: パイプの内側や、曲面のバリ取り加工、底面だけ削りたい時に使用します。

丸: パイプの内側や、曲面のバリ取り加工に使用します。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

