


品番：EA521TV-300HS

品名：300mm 鉄工やすり(丸/中目)



|         |                              |      |    |
|---------|------------------------------|------|----|
| 販売価格    | 3,160円(税抜) / 3,476円(税込)      |      |    |
| カタログ価格  | 3,160円(税抜) / 3,476円(税込)      |      |    |
| 在庫数     | 最新在庫: 1 (2026/06/27 11:52現在) |      |    |
| 商品入数    | 1                            | 販売単位 | ST |
| カタログページ | 0585ページ                      |      |    |

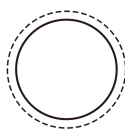

| ◆断面形状と用途例◆ |                      |
|------------|----------------------|
| 名称         | 主な用途例                |
| 平面やすり      | 平面の仕上げ               |
| 球面やすり      | 曲面の内側仕上げ、<br>すのこの仕上げ |
| 丸面やすり      | 丸の内側仕上げ              |
| 鋭形やすり      | 鋭角すべり面の<br>仕上げなど     |
| 三角形やすり     | 鋭角の鋭い角を<br>もつての仕上げ   |



### 仕様

|                                 |        |        |              |
|---------------------------------|--------|--------|--------------|
| 全長(mm)                          | 370    | 刃長(mm) | 300          |
| グリップ長                           | 125mm  | 粗さ     | 中目           |
| 形状(mm)                          | 丸(φ12) | 材質     | 合金工具鋼(SKS-8) |
| 複目                              |        |        |              |
| JIS規格品                          |        |        |              |
| JIS-B4703適合品で目立てが鋭く、耐久性に優れています。 |        |        |              |
| パイプの内側や、曲面のバリ取り加工に使用します。        |        |        |              |
| 機械加工後に手作業で仕上げる時に使用するやすりです。      |        |        |              |

### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.