

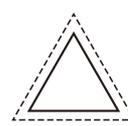


品番：EA521TW-30B

品名：300mm 鉄工やすり(5種・5本組/中目)

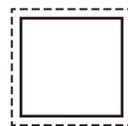

| | | | |
|---------|------------------------------|------|----|
| 販売価格 | 18,800円(税抜) / 20,680円(税込) | | |
| カタログ価格 | 18,800円(税抜) / 20,680円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 1 (2026/03/09 18:17現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | St |
| カタログページ | 0584ページ | | |

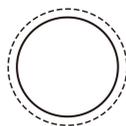

仕様

| | | | |
|---------------------------------------|---|----|--------------------|
| 全長 | 370mm | 刃長 | 300mm |
| グリップ長 | 平・半丸・角・三角:125mm 丸:110mm | 粗さ | 中目 |
| 形状(mm) | 平:30×7 半丸:30×8.5 丸:φ12 角:12 三角:20 | 材質 | 合金工具鋼(SKS-8) |
| 柄材質 | 耐衝撃性プラスチック | 形状 | 平・半丸・丸・角・三角(5本セット) |
| 複目 | | | |
| 柄付 | | | |
| JIS-B4703適合品で目立てが鋭く、耐久性に優れています。 | | | |
| 機械加工後に手作業で仕上げる時に使用するやすりです。 | | | |
| 平・角:工作面を平に削ったり、角を落としたりするのに使用します。 | | | |
| 半丸:パイプの内側や、曲面のバリ取り加工、底面だけ削りたい時に使用します。 | | | |
| 丸:パイプの内側や、曲面のバリ取り加工に使用します。 | | | |
| 三角:V溝を削りたいとき、底面だけ削りたいときに使用します。 | | | |

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.