


品番：EA524LM-27

品名：100x300mm スクレーパー(タイル用)

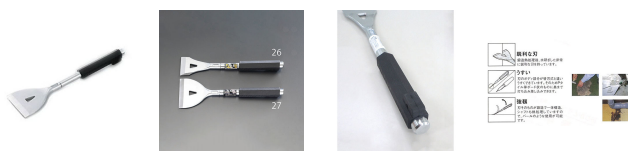

販売価格	2,340円(税抜) / 2,574円(税込)		
カタログ価格	2,340円(税抜) / 2,574円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/04/06 04:51現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0120ページ		



仕様

メーカー	土牛産業(DOGYU)	型番	02252
全長	300mm	刃幅	100mm
スタイル	ノーマルタイプ	材質	刃:炭素工具鋼 本体:焼入れパイプ
重量	530g		

グリップエンドは叩きやすい形状となっております。

柄は貫通タイプです。

鍛造熱処理後、水研ぎした非常に鋭利な刃を持っています。

刃のボディ部分がうすくできているので、Pタイル等ボード状のものに奥まで打ち込み・差し込みできます。

刃そのものが鍛造で一体構造、シャフトも熱処理していますので、バールのような使用が可能です。

代替品

	品番 EA524LM-26 コメント 刃幅 100mm→65mm 全長300mm
--	---

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.