


品番：EA524MA-1

品名：[電動用] スクレーパー

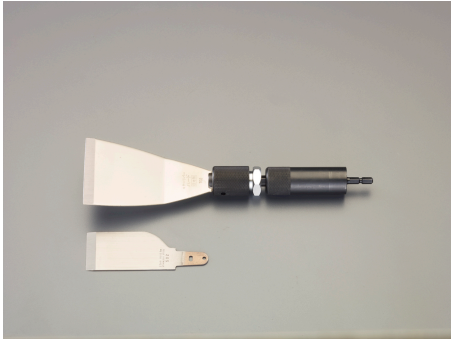

販売価格	11,800円(税抜) / 12,980円(税込)		
カタログ価格	11,800円(税抜) / 12,980円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/04/04 16:23現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ			



### 仕様

<セット内容>

ハンドル×1  
替刃(EA524MA-43・MA-75)×各  
1枚

#### ハンドル仕様

- ・材質: 鉄
- ・サイズ: 170×30×30mm
- ・重量: 585g
- ・シャンク(六角): 6.35mm
- ・使用可能電動工具:
  - 電気式・充電式インパクトドライバー
  - 電気式・充電式ドリルドライバー
  - チャックφ10mm以上電気ドリル

#### 替刃仕様

- ・材質: ステンレス
- ・刃幅: 43mm、75mm
- ・刃厚: 0.8~1.5mm
- ・刃形状: 万能型、先刃型
- ・重量: 40g、35g

用途	Pタイル、カーペット、接着剤、塗装、サビ、こびりついた油などを はがす・削る・めくる	注意事項	回転数・トルク能力の低い機種では使用できません。
----	--	------	--------------------------

お手持ちの電動ドリルドライバーやインパクトドライバーがインパクトスクレーパーとして使用できます。

使用可能電動工具	ドリルドライバー、インパクトドライバー、電動ドリル(チャック径φ10mm)		
----------	---------------------------------------	--	--

刃 2枚付…万能型(EA524MA-43)  
オフセット幅広型(EA524MA-75)

**株式会社エスコ**

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.