
 


品番：EA526AG-51

品名：φ27.2mm/ 60mm パイプクランプ

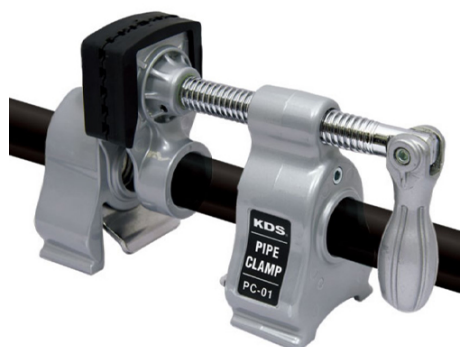

販売価格	6,100円(税抜) / 6,710円(税込)		
カタログ価格	6,100円(税抜) / 6,710円(税込)		
在庫数	最新在庫: 6 (2026/06/16 13:10現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0134ページ		



### 仕様

メーカー	ムラテックKDS	型番	PC-01
締付能力	1,000kg	適合パイプ径	φ27.2mm
サイズ	215×73×125(H)mm	フトコロ深さ	60mm
重量	1,080g	材質	アルミダイキャスト

1本のパイプ(別売: φ27.2mm)でどんな長さでも拡張、締め付け、自由自在な仮止めクランプ

木工などの仮止め用

対象物を傷めない取り外し可能な樹脂パッド付

どんな長さでも拡張、締め付け、自由自在な仮止めクランプ

パイプへのねじ切り不要

樹脂パットを外せば溶接作業でも使用可

片手で握ってしっかり締め付けられる可動レバー

大型の建具や家具の仮止めに

※パイプ、固定用金具は別売

<注意事項>

パイプは外径Φ27.2(mm)をご使用ください(パイプ規格:STPG/STK)

仮止めクランプとしてご使用ください

足場の固定や危険を伴う構造物の固定はしないでください

市販のパイプは使えますが、垂鉛メッキ品や塗装済みのパイプはお試しの上ご使用ください。

**株式会社エスコ**

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.