


品番：EA526AJ-34

品名：0-500mm / 140mm L型クランプ

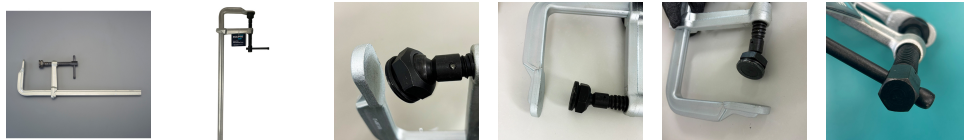

| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 9,650円(税抜) / 10,615円(税込) | | |
| カタログ価格 | 9,650円(税抜) / 10,615円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 0 (2026/04/08 18:56現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | 0132ページ | | |



仕様

| | | | |
|-----------|-------|----------|------|
| 口の開き(mm) | 0~500 | 口の深さ(mm) | 140 |
| 締付能力(kgf) | 1200 | 材質 | スチール |


金属加工や溶接用途に最適

1200kgfのクランプ力を実現できます。

クランププレートはボール型関節を備えているため35°まで傾けることができ、複雑な形状の物でも挟みやすいです。

クランプの端が六角型になっており、レンチなどでもクランプを締め付けられます。

代替品

| | |
|--|----------------------------------|
|  | 品番 EA526TG-20 コメント 口の深さ:120mm |
|--|----------------------------------|

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.