


品番：EA526CC-2

品名：φ42.7-114.3mm 溶接マルチクランプ

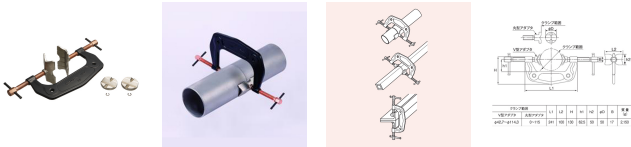

販売価格	17,000円(税抜)／18,700円(税込)		
カタログ価格	17,000円(税抜)／18,700円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2025/12/16 20:13現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0091ページ		



仕様

メーカー	スーパーツール	型番	WMC4
用途	配管や鋼材等の仮付け溶接・芯出しに	クランプ能力	V型アダプタ: φ42.7～114.3mm 丸型アダプタ: 0～115mm
サイズ	241×100×130(H)mm	材質	特殊合金鋼
重量	2.15kg	付属品	V型基準アダプタ・丸型基準アダプタ (各1組)
配管の簡易固定・芯出し各種固定に便利。			
ねじ頭部の六角にレンチ類で最後のひと締めにより、さらに確実な締め付けが出来ます。			
片側のアダプタは基準側となっており、傾きを抑え固定しやすい構造です。			
2種類のアダプタを付け替えることにより、あらゆるクランプ作業が可能です。			
V型アダプタは配管等の丸材の芯出しに、丸型アダプタは角パイプや平板の固定に適しています。			
おねじには銅メッキを施し、溶接スパッタの付着を防止します。			
おねじ頭部は六角形状で、早回し用のハンドル付きです。			
ねじ部は、スパッタの着きにくい銅メッキ仕上げ。			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.