


品番 : EA526S-17

品名 : 0-150mm/ 50mm クランプ(J型)

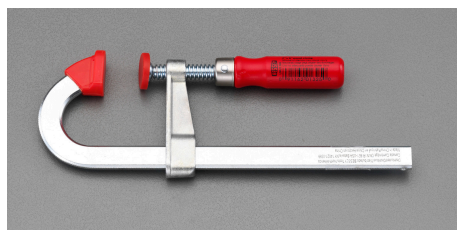

|         |                               |      |   |
|---------|-------------------------------|------|---|
| 販売価格    | 2,050円(税抜) / 2,255円(税込)       |      |   |
| カタログ価格  | 2,050円(税抜) / 2,255円(税込)       |      |   |
| 在庫数     | 最新在庫: 20 (2026/07/06 07:19現在) |      |   |
| 商品入数    | 1                             | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | 0133ページ                       |      |   |



小さくて軽量の、使いやすいクランプです

#### 仕様

|  |  |        |               |
|--|--|--------|---------------|
| U字型クランプ                                    |  |        |               |
| 材質   | 本体: スチール、<br>ハンドル: 木、<br>ジョーキャップ: プラスチック | 締付能力   | 149kg         |
| 口の開き                                       | 0~150mm                                  | 口の深さ   | 51mm          |
| 全長   | 約228mm                                   | 重量     | 265g          |
| ジョー部分サイズ                                   | 下部: φ22mm、<br>上部: 17×29mm                | レールサイズ | 15(幅)×5(厚み)mm |
| スイベルヘッド付                                   |  |        |               |
| 小さく、軽量のクランプ                                |  |        |               |
| ジョー部分にプラスチックキャップが付いているので、傷付けにくく、しっかり固定できる。 |  |        |               |

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.