


品番 : EA526S-18

品名 : 0-200mm/ 50mm クランプ(J型)

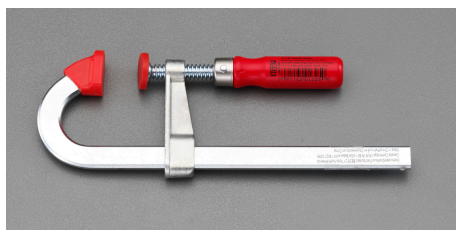

販売価格	2,330円(税抜) / 2,563円(税込)		
カタログ価格	2,330円(税抜) / 2,563円(税込)		
在庫数	最新在庫: 24 (2026/07/06 06:21現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0133ページ		



小さくて軽量の、使いやすいクランプです

仕様

U字型クランプ			
材質	本体: スチール、 ハンドル: 木、 ジョーキャップ: プラスチック	締付能力	149kg
口の開き	0~200mm	口の深さ	51mm
全長	約279mm	重量	294g
ジョー部分サイズ	下部: φ22mm、 上部: 17×29mm	レールサイズ	15(幅)×5(厚み)mm
スイベルヘッド付			
小さく、軽量のクランプ			
ジョー部分にプラスチックキャップが付いているので、傷付けにくく、しっかり固定できる。			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.