


品番：EA526TY-3

品名：0-300mm/140mm J型クランプ

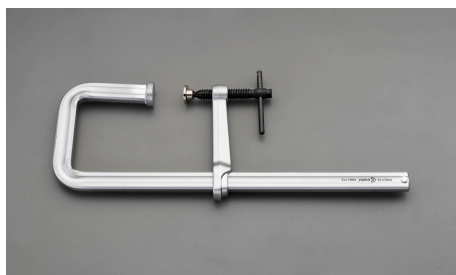

販売価格	10,600円(税抜) / 11,660円(税込)		
カタログ価格	10,600円(税抜) / 11,660円(税込)		
在庫数	最新在庫: 5 (2026/06/24 20:04現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0133ページ		



H形鋼も簡単に止めることが可能

#### 仕様

材質	鍛造鉄	締付能力	1100kg
最大開口	300mm	口の深さ	140mm
Uターン部分長さ	110mm	重量	3.38kg
レール寸法	30.0×15.0mm		

H鋼に簡単に止めることができます。

スイベルヘッド付

#### 代替品

	品番 EA526TY-4 コメント
--	----------------------

#### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.