


品番：EA527C

品名：[自動車用]内張クリップ

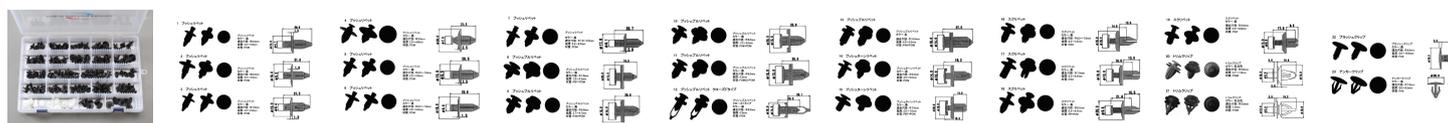

販売価格	10,900円(税抜) / 11,990円(税込)		
カタログ価格	10,900円(税抜) / 11,990円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/03/31 07:56現在)		
商品入数	1	販売単位	St
カタログページ	1289ページ		



仕様

メーカー	日立Astemoアフターマーケットジャパン	型番	CFKIT-DX
<セット内容>	23種類	入数	各種5個
プッシュリベット(適合孔径:6mm、板厚:3~5mm)			
プッシュリベット(適合孔径:6.5mm、板厚:3~4.5mm)			
プッシュリベット(適合孔径:7mm、板厚:4~6mm)			
プッシュリベット(適合孔径:8mm、板厚:2.5~4mm)			
プッシュリベット(適合孔径:6.5~7mm、板厚:2.5~3.5mm)			
プッシュリベット(適合孔径:6.5~7mm、板厚:3.5~5.5mm)			
プッシュリベット(適合孔径:7.8~8.5mm、板厚:5.4~8mm)			
プッシュプルリベット(適合孔径:7mm、板厚:1.5~2.5mm)			
プッシュプルリベット(適合孔径:8mm、板厚:3.7~4.7mm)			
プッシュプルリベット(適合孔径:8mm、板厚:1.5~4mm)			
プッシュプルリベット(適合孔径:8mm、板厚:4.2mm)			
プッシュプルリベット(適合孔径:10mm、板厚:4~5.5mm)			

プッシュプルリベットクローズドタイプ(適合穴径:9mm、板厚:4.3mm)			
プッシュターンリベット(適合穴径:6mm、板厚:3.5~5mm)			
プッシュターンリベット(適合穴径:7mm、板厚:2~7mm)			
スクリベット(適合穴径:6.2~7mm、板厚:3~4.5mm)			
スクリベット(適合穴径:7mm、板厚:5~6.5mm)			
スクリベット(適合穴径:8.2mm、板厚:5.4~6.4mm)			
スクリベット(適合穴径:8.5mm、板厚:4.8~6.8mm)			
トリムクリップ(適合穴径:8.5mm、板厚:0.7~1.6mm)			
トリムクリップ(適合穴径:8.5mm、板厚:1.4mm)			
ブラッシュクリップ(適合穴径:6mm、板厚:2~10.4mm)			
アンカークリップ(適合穴径:7mm、板厚:4~6.5mm)			
ケースサイズ	300(W)×203(D)×40(H)mm	ケース材質	プラスチック
総重量	0.6kg		
国内主要メーカーの使用頻度の高いクリップセット			
主に車の内装(内張り、カーペット等)、外装(バンパー、アンダーカバー等)の固定・取り付けに使用するパーツ			
板金修理、破損、紛失時に			
着脱が容易ですが、無理に取り外すとカーファスナーの破損、車・パーツを傷つける恐れがあります。専用の内装外等の工具をご使用して十分注意して作業してください。			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.