


品番 : EA530GC-10

品名 : 250mm/36mm モンキーレンチ(広口・軽量)

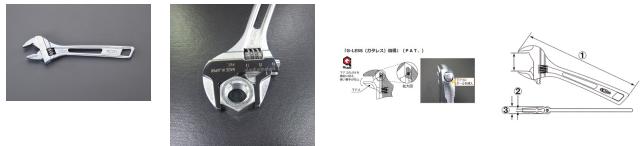

販売価格	3,790円(税抜) / 4,169円(税込)		
カタログ価格	3,790円(税抜) / 4,169円(税込)		
在庫数	最新在庫: 5 (2025/12/15 23:57現在)		
商品入数	1	販売単位	丁
カタログページ	0498ページ		



#### 仕様

メーカー	ロブテックス(ロブスター)	型番	UM36XG
用途	ボルトナットの締め付け・ゆるめ	呼び全長	250mm
厚み	開口部: 7mm ウォーム部(ねじ部): 14mm	口の開き	8~36mm
ボルト・ナット最大寸法	M24	重量	300g
材質	特殊刃物鋼		

独自のG-LESS(ガタレス)機構により、タテ方向のガタ(遊び)を低減!

3面接触する位置にボルト・ナットをセットすることで、逃がし効果が得られ頂角に集中する応力を分散させ、トルクがかかりやすく、なめにくく安定した締め付けが可能に

手にやさしく握りやすいR形状ハンドル

目盛付き

RoHS2対応品

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.