


品番 : EA530GC-8

品名 : 200mm/30mm モンキーレンチ(広口・軽量)

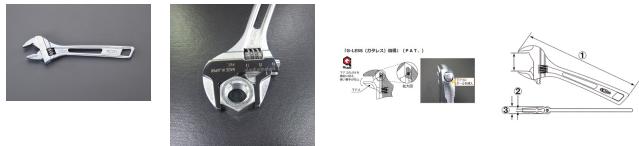

販売価格	3,080円(税抜) / 3,388円(税込)		
カタログ価格	3,080円(税抜) / 3,388円(税込)		
在庫数	最新在庫: 8 (2025/12/15 23:54現在)		
商品入数	1	販売単位	丁
カタログページ	0498ページ		



仕様

メーカー	ロブテックス(ロブスター)	型番	UM30XG
用途	ボルトナットの締め付け・ゆるめ	呼び全長	200mm
厚み	開口部:6mm ウォーム部(ねじ部):12mm	口の開き	8~30mm
ボルト・ナット最大寸法	M20	重量	170g
材質	特殊刃物鋼		

独自のG-LESS(ガタレス)機構により、タテ方向のガタ(遊び)を低減!

3面接触する位置にボルト・ナットをセットすることで、逃がし効果が得られ頂角に集中する応力を分散させ、トルクがかかりやすく、なめにくく安定した締め付けが可能に

手にやさしく握りやすいR形状ハンドル

目盛付き

RoHS2対応品

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.