 


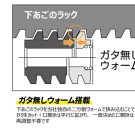


品番：EA530JD-11

品名：300mm/32mm モンキーレンチ(空調用)

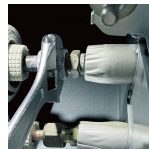

販売価格	7,410円(税抜) / 8,151円(税込)		
カタログ価格	7,410円(税抜) / 8,151円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/05/14 15:43現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ			

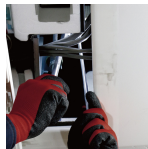

### 仕様

メーカー	トップ工業(TOP)	型番	HY-32L
呼び	300mm	全長	300mm
厚み	12mm	口幅	8~32mm
重量	310g	保証トルク	305.1N・m
材質	クロムバナジウム鋼		

天カセの冷媒配管作業に便利

柄が長く狭く奥まった冷媒配管にらくらくアクセス

フレアナット2分~5分の二面幅に合わせた専用目盛付き  
空調配管作業で必須の17~29mmに対応(17・22・24・26・27・29mmの目盛)

ガタ無しウォーム搭載で一度決めた口開きは再調整不要

※この製品はコンパクトさを実現するために、口開きが最後まで閉じません。  
※ハンマ代わりの仕様、柄にパイプ等を差し込んでの使用はしないでください。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.