


品番 : EA530ZJ-11

品名 : 16-75mm/250mm モーターレンチ



販売価格	8,370円(税抜) / 9,207円(税込)		
カタログ価格	8,370円(税抜) / 9,207円(税込)		
在庫数	最新在庫: 4 (2026/02/11 23:20現在)		
商品入数	1	販売単位	丁
カタログページ	0196ページ		

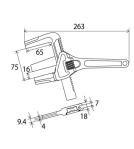

## 仕様

メーカー	トップ工業(TOP)	型番	TMW-250
用途	・配管作業の大径ナットの締付に ・2"(呼び50)に継手、バルブの締付 ・アルミ製トラップレンチでは強度不足な作業に	開口範囲	16~75mm
全長	263mm	重量	660g
最大トルク	400N·m	材質	S55C

本体・上あごともに鍛造品なので、強靭で耐荷重性、耐久性に優れています。

くわえ部側面で、排水トラップを廻せます。

使用範囲が広い15°縦型形状、掘削穴などでの配管作業が性能アップ

くわえ部厚さ約10mmの薄型で、排水トラップを回せます。

モンキレンチでは咥える事の出来なかった大径サイズも廻せます。

ハンドル部は荷重をかけやすい形状

配管作業の大径ナットの締め付けに最適

### <注意>

- ・モンキレンチと同等の強度はありません
- ・ボルト・ナット等の二面幅に合わせてご使用ください
- ・パイプ等を継ぎ足して使用しないでください

- ・ハンマー代わりに使用しないでください
- ・工具の使用目的以外に使用しないでください

**株式会社エスコ**

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.