


品番：EA531EF-250

品名：1・1/4"/250mm ウォーターホ°ソフ°フライヤー(オートグ°リップ°)

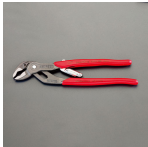

販売価格	10,500円(税抜) / 11,550円(税込)		
カタログ価格	10,500円(税抜) / 11,550円(税込)		
在庫数	最新在庫: 11 (2026/05/16 00:24現在)		
商品入数	1	販売単位	丁
カタログページ	0199ページ		



対象物を挟むだけで自動的に最適な口幅に調整されるため、頻繁に異なるサイズを掴む作業が楽になります

#### 仕様

メーカー	KNIPEX(クニペックス)	型番	85 01 250
ハンドル	プラスチックコーティング	仕上げ	磨き
パイプ径	1-1/4"(1/8"~1-1/4"まで)	最大ナット	36mm(10~36mmまで)
全長	250mm	重量	370g
材質	クロームバナジウム電気鋼		

対象物を挟むだけで、自動的に最適な口幅に調整されるため、頻繁に異なるサイズを掴む作業が楽になります。

ジョイント部は横方向へのブレを防止する3枚合わせ(ボックスジョイント)

口幅を最大にして握っても、ハンドルの間にクリアランスを確保する指詰めストッパー付

入念な焼入れ処理が施されたつかみ面の硬度は約HRC61で、耐摩耗性が高く、確実なグリップを発揮します

てこの原理を最大限発揮するデザインで高いグリップ力を発揮します

ボタンでのサイズ調節が不要なので、左利きのユーザー、右利きのユーザー共に違和感なく作業できます

両手で作業できない狭い場所での作業に最適

収納時にかさばらないように口を開じてロックできるレバーを装備

**株式会社エスコ**

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.