

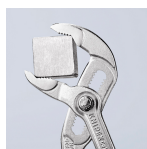


品番：EA531EG-11

品名：1・1/4"/180mm ウォーターポンププライヤー

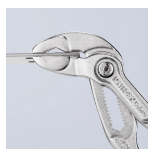

販売価格	7,280円(税抜) / 8,008円(税込)		
カタログ価格	7,280円(税抜) / 8,008円(税込)		
在庫数	最新在庫: 3 (2026/05/03 07:41現在)		
商品入数	1	販売単位	丁
カタログページ	0198ページ		

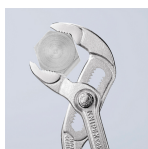

コブラシリーズ。ワークに直接当てて、プッシュボタンで口幅調整できます

仕様

メーカー	KNIPEX(クニペックス)	型番	87 03 180
ハンドル	プラスチックコーティング(滑り止付)	仕上げ	クロムメッキ
最大開口	1-1/2" 42mm	最大ナット	36mm
全長	180mm	重量	175g
材質	クロームバナジウム電気鋼	調整段数	18
刃硬度	61HRC		

アゴの開きは片手で調節が可能です。

少ない力でパイプやナットを確実につかむ平行四辺形のアゴ形状

ジョイント部は横方向へのブレを防止する3枚合わせのボックスジョイント

てこの原理を最大限発揮するデザインで高いグリップ力を発揮します。

挟み込み防止により、指が挟まれるのを防ぎます。

代替品



品番 EA531EG-180

コメント 同型 メッキ無し

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.