


品番：EA531K-25

品名：46mm/250mm プライヤーレンチ

	販売価格	10,800円(税抜)／ 11,880円(税込)		
	カタログ価格	10,800円(税抜)／11,880円(税込)		
	在庫数	最新在庫: 0 (2024/05/08 04:52現在)		
	商品入数	1	販売単位	丁
	カタログページ			

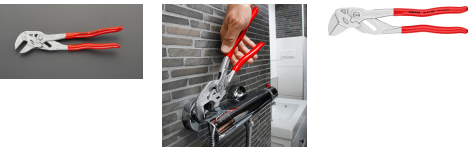

カタログ訂正

22/05/06 EA531K-21のカバーは使用できません。(No.53 9013)

15°ベンドモデル。特に平面に対して有効です。1本でミリ・インチの規格を問わずスパナセットの代用に、つかむ・締める・曲げる作業を行えます。

仕様

メーカー	KNIPEX (ケニペックス)	型番	8643250
プッシュボタンにより素早く簡単にアゴの幅を細かく調整できます。			
ハンドル	プラスチックコーティング	仕上げ	クロムメッキ
15°オフセットタイプ			
つかみ面はフラットなので、対象物に傷をつけません。			
つかみ面は平行に可動し、ミリ・インチを問わず使用できます。			
最大開口	46mm	全長	250mm
重量	540g	調整段数	17
ヒンジボルトが確実にかみ合うので、調整のずれがありません。			
ラチェット機構によるアゴの動きを利用して、ボルトの素早い締付けと取り外しが可能です。			

代替品	品番	EA531K-250A
-----	----	-------------



コメント 15°オフセットタイプではありません

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.