


品番：EA532DC-175A

品名：175mm ねじプライヤー(ネジザウルス)

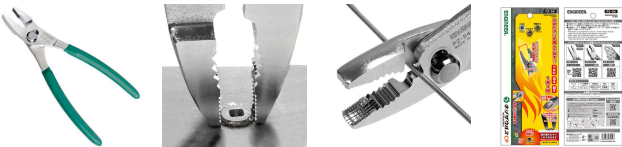

販売価格	3,480円(税抜)／3,828円(税込)		
カタログ価格	3,480円(税抜)／3,828円(税込)		
在庫数	最新在庫: 6 (2025/12/15 01:19現在)		
商品入数	1	販売単位	丁
カタログページ	0270ページ		



仕様

メーカー	エンジニア	型番	PZ-54
商品名	ネジザウルスCP	用途	潰れたネジ、錆びたネジの取り外しに ペンタローブやヘクスローブなど、特殊 ネジの取り付け、取り外しに 現場での修理・整備・分解、自動車・バ イク・自転車のメンテナンス、DIY(日曜 大工)に
全長	175mm	適応ねじ頭サイズ	3.0～9.5mm
グリップ幅	48mm	材質	炭素鋼
切断能力	軟鉄線：φ2.0mm	タテ溝硬度	HRC60±2
先端長	27mm	先端厚	8.5mm
先端幅	23mm	グリップ幅	48mm
重量	155g		

潰れたネジ、錆びたネジを掴んで回せるコンビネーションプライヤー型のネジザウルス。
先端のタテ溝で掴んで回せるので狭い場所でも作業でき、頭の低いネジ(トラスネジ)にも対応。
コンビネーション型でサイズの2段切替ができます。
刃部を搭載しており、針金の切断ができます。

軽量なT型グリップを採用し、使用時の負担を軽減します。

※タッピングネジ、ドリリングネジ、コーススレッドなどの硬度が高いネジには使用しないでください。

※錆や接着剤などで完全に固着したネジには使用できない場合があります。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.