


品番：EA532DE-20

品名：ねじプライヤー(ネジザウルス)セット

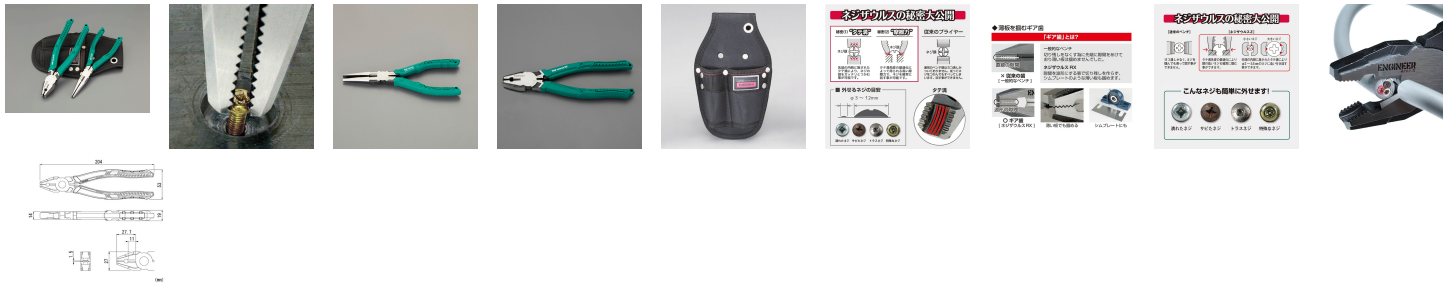

販売価格	7,980円(税抜) / 8,778円(税込)		
カタログ価格	7,980円(税抜) / 8,778円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/04/06 03:32現在)		
商品入数	1	販売単位	ST
カタログページ	0267ページ		



仕様

メーカー	エンジニア	型番	※ESCOオリジナルセット品
商品名	ネジザウルスセット	ペンチ型	<ul style="list-style-type: none"> ・適応ねじ頭サイズ…先端部: φ3~12mm ・切断能力…軟鉄線: φ3.2mm、銅線(単線): φ3.5mm ・全長…204mm ・重量…295g ・材質…本体: 高炭素鋼、グリップ: エラストマー ・潰れたネジ、錆びたネジを掴んで回せる大型のネジザウルス。 ・潰れた低頭のトラスねじでも少ない力で簡単に取外しできます。 ・「ねじを回す」「薄板をつかむ」「線材の切断」の3機能を1丁で実現
ラジオペンチ型	<ul style="list-style-type: none"> ・適応ねじ頭サイズ…先端部: φ2~5.5mm ・切断能力…軟鉄線: φ2.6mm、銅線: φ3.2mm ・全長…193mm ・重量…180g ・材質…本体: 高炭素鋼、グリップ: エラストマー 		

・狭く奥まった場所のネジを掴んで回せるラジオペンチ型のネジザウルス。
・「ねじを回す」「薄板をつかむ」「線材の切断」の3機能を1丁で実現

ツールホルダー付

代替品



品番 EA532DE-20A
コメント 変更点:セット品(ラジオペンチ)

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.