


品番：EA532DF-190

品名：193mm [ラジオペンチ型]ネジザウルス

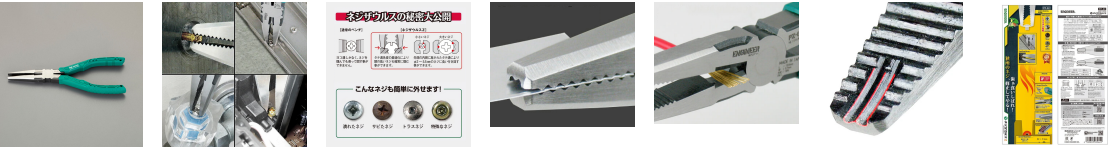

販売価格	3,460円(税抜)／3,806円(税込)		
カタログ価格	3,460円(税抜)／3,806円(税込)		
在庫数	最新在庫: 38 (2025/09/11 09:04現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0270ページ		



仕様

メーカー	エンジニア	型番	PZ-60
商品名	ネジザウルスZ	用途	潰れたネジ、錆びたネジの取り外しに。 ペンタローブやヘクスローブなど、特殊ネジの取り付け、取り外しに。 狭く奥まった場所での作業に。
適応ねじ頭サイズ	先端部: φ2～5.5mm	切断能力	軟鉄線: φ2.6mm 銅線(単線): φ3.2mm
全長	193mm	先端幅	19.5mm
先端長さ	56mm	刃長	12mm
グリップ幅	57mm	重量	180g
材質	本体:高炭素鋼 グリップ:エラストマー		

狭く奥まった場所のネジを掴んで回せるラジオペンチ型のネジザウルス。
「ねじを回す」「薄板をつかむ」「線材の切断」の3機能を1丁で実現
潰れたネジ、錆びたネジを先端のタテ溝で掴んで回せます。
独自の先端形状により、頭の低いネジ(トラスネジ)にも対応。
先端で縦に掴めるため、狭い場所でも作業できます。

先端のヨコ溝は噛み合うように配置されており、極薄板も確実に掴めます。

刃部を搭載しており、針金などの切断ができます。

グリップは耐油性に優れ、環境に優しいエラストマー。
手によくフィットするデザイングリップ。

軽量でねじれに強いT型グリップを採用。

※タッピングネジ、ドリリングネジ、コーススレッドなどの硬度が高いネジには使用しないでください。
※錆や接着剤などで完全に固着したネジには使用できない場合があります。

代替品

	品番 EA532DF-190A コメント 変更点:多様な溝追加、グリップ
---	--

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.