

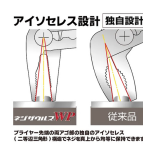


品番：EA532DJ-260

品名：257mm ねじプライヤー(ネジザウルス)

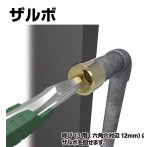

| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 3,580円(税抜) / 3,938円(税込) | | |
| カタログ価格 | 3,580円(税抜) / 3,938円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 4 (2026/04/03 00:47現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 丁 |
| カタログページ | 0197ページ | | |

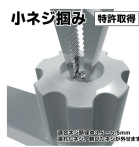

仕様

| | | | |
|----------|---|--------|------------------------------|
| メーカー | エンジニア | 型番 | PZ-63 |
| 商品名 | ネジザウルスWP | 用途 | 水周りの作業に 潰れたネジ、錆びたネジの取り外しに |
| 全長 | 257mm | 先端長さ | 40mm |
| グリップ幅 | 65mm | 重量 | 410g |
| 適合ねじ頭サイズ | φ3.5~5.5mm | 最大パイプ径 | 41mm |
| 適合サイズ | ケレップ:呼13用 止水栓:(-)7.8×1mm ザルボ:呼13(対辺12mm)用 | 切断能力 | 軟鉄線・銅線: φ2.0mm |
| タテ溝硬度 | HRC60±2 | 材質 | 本体:炭素鋼 グリップ:エラストマー |

ネジ外し機能を搭載した、多機能ウォーターポンププライヤー。

潰れたネジ、錆びたネジを先端のタテ溝で掴んで回せます。

プライヤー先端の両アゴ部の独自のアイソセレス(二等辺三角形)構造でネジを真上から均等に保持できます。

独自の先端形状により、頭の低いネジ(トラスネジ)にも対応。

先端で縦に掴めるため、狭い場所でも作業できます。

スリムな先端で、奥まった場所の蛇口のネジやケレップ(コマパッキン)の取り外しができます。

グリップエンドはマイナス形状と六角形状になっており、止水栓のネジ回しや持ち出しソケット(ザルボ)の取り外しができます。

先端のヨコ溝は噛み合うように配置されており、極薄板も確実に掴めます。

刃部を搭載しており、針金などの切断ができます。

グリップは耐油性に優れ、環境に優しいエラストマー。手によくフィットするデザイングリップ。

軽量でねじれに強いT型グリップを採用。

※タッピングネジ、ドリリングネジ、コーススレッドなどの硬度が高いネジには使用しないでください。

※錆や接着剤などで完全に固着したネジには使用できない場合があります。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.