
 


品番：EA533FK-11

品名：0-40mm/280mm 溶接用ロッキングプライヤー

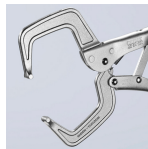


販売価格	7,480円(税抜) / 8,228円(税込)		
カタログ価格	7,480円(税抜) / 8,228円(税込)		
在庫数	最新在庫: 4 (2026/05/26 05:02現在)		
商品入数	1	販売単位	丁
カタログページ	0094ページ		



#### 仕様

メーカー	KNIPEX(ケニペックス)	型番	42 34 280
材質	本体:特殊鋼(ニッケルプレート) アゴ:クロムバナジウム鋼(落し铸造)	クランプ能力	4角:0~90mm
口の開き	0~40mm	口の深さ	65~70mm
全長	280mm	重量	692g
使用方法	①握り込んでロック、リリースレバーを上げて解除します。 ②調整ネジでくわえる力を調整します。		
片手操作ができます。			
様々な形状の材料を掴み、保持します。			
調整ネジ、リリースレバー付			
頑丈モデル			

#### 代替品

	品番	EA533AH-106
	コメント	0-50mm

**株式会社エスコ**

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.