


品番：EA534KC-23

品名：200mm 電工ペンチ(グリップ°付/メッキ)

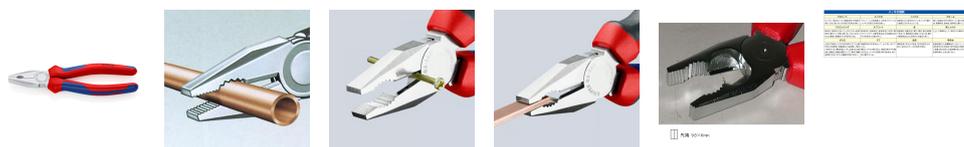

| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 5,280円(税抜) / 5,808円(税込) | | |
| カタログ価格 | 5,280円(税抜) / 5,808円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 4 (2026/03/25 17:55現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | 0253ページ | | |



高周波焼入刃で切断能力に優れています

仕様

| | | | |
|------|--|------|-----------|
| メーカー | KNIPLEX(クニペックス) | 型番 | 03 05 200 |
| 切断能力 | 銅・アルミ: ϕ 13.0mm (16.0mm ²) 中硬線: ϕ 3.8mm 硬線: ϕ 2.5mm | 全長 | 200mm |
| 重量 | 324g | ハンドル | コンフォート |
| 仕上げ | クロムメッキ | 刃硬度 | HRC60 |
| 材質 | 高品質工具鋼、樹脂グリップ | | |

平材および丸材のグリップゾーンがあり、様々な用途に使えます。

比較的厚いケーブルを切断するための長い切刃

人間工学に基づいて握りやすさを徹底的に追求したハンドル

代替品

| | |
|--|-----------------------|
| | 品番 EA534KC-13 コメント |
|--|-----------------------|

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.