


品番：EA534KC-4

品名：250mm ペンチ

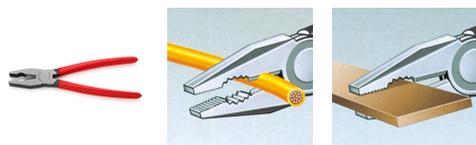

|         |                               |      |   |
|---------|-------------------------------|------|---|
| 販売価格    | 5,940円(税抜) / 6,534円(税込)       |      |   |
| カタログ価格  | 5,940円(税抜) / 6,534円(税込)       |      |   |
| 在庫数     | 最新在庫: 11 (2026/03/19 22:00現在) |      |   |
| 商品入数    | 1                             | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | 0253ページ                       |      |   |



高周波焼入刃で切断能力に優れています

#### 仕様

|      |  |      |              |
|------|--|------|--------------|
| メーカー | KNIPEX(クニペックス)   | 型番   | 03 01 250    |
| 切断能力 | 硬線: $\phi$ 2.5mm<br>銅・アルミ: $\phi$ 15.0mm (25.0mm <sup>2</sup> )<br>中硬線: $\phi$ 3.8mm | 全長   | 250mm        |
| 重量   | 480g   | 刃硬度  | HRC60        |
| 仕上げ  | 磨き   | ハンドル | プラスチックコーティング |
| 材質   | 高品質工具鋼   |      |              |

平材および丸材のグリップゾーンがあり、様々な用途に使えます。

比較的厚いケーブルを切断するための長い切刃

#### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.