


品番：EA535BC-1

品名：139mm 精密用プライヤー(ESD/半丸)



販売価格	2,250円(税抜) / 2,475円(税込)		
カタログ価格	2,250円(税抜) / 2,475円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/04/23 10:52現在)		
商品入数	1	販売単位	丁
カタログページ	0267ページ		

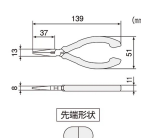

#### 仕様

メーカー	エンジニア	型番	PS-01
用途	銅線や軟鉄線の曲げ、切断、精密作業に。	全長	139mm
先端形状	半丸	先端(幅×厚み)	2.0×1.4mm
先端長さ	37mm	グリップ幅	51mm
重量	68g	切断能力	軟鉄線・真鍮線: φ 1.6mm 銅線(単線): φ 2mm
表面抵抗値	グリップ: $1 \times 10^6 \sim 10^7 \Omega$	材質	本体: 炭素鋼 グリップ: エラストマー

精密作業に便利なポケットサイズのESDペンチ。

先端つかみ部はギザ付きで、細やかなチップやパーツも滑らずしっかりとホールドできます。

本体は入念な焼き入れにより耐久性に優れています。

グリップは環境に優しいエラストマーを採用、手によくフィットするデザイングリップです。

バネ付き

ギザ付

ストラップ穴付き

※絶縁工具ではありません。

**株式会社エスコ**

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.