


品番：EA535KC-12

品名：115mm 精密用ニッパー(ESDケリッブ° /ハネ付)

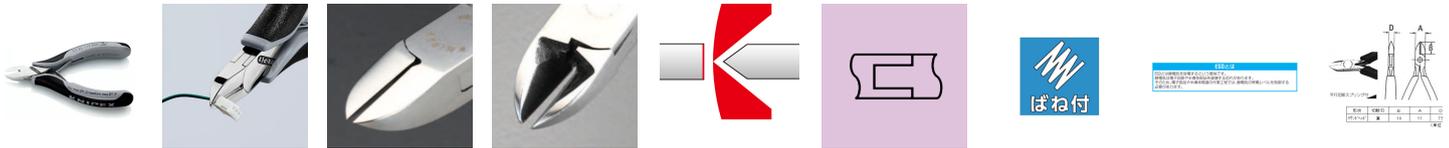

販売価格	8,300円(税抜) / 9,130円(税込)		
カタログ価格	8,300円(税抜) / 9,130円(税込)		
在庫数	最新在庫: 5 (2026/04/30 02:46現在)		
商品入数	1	販売単位	丁
カタログページ	0263ページ		



静電気をゆっくり放電し部品を保護します

仕様

メーカー	KNIPEX(クニペックス)	型番	77 22 115 ESD
全長	115mm	切断能力	軟線: ϕ 0.3~1.3mm 中硬線: ϕ 1.0mm
アゴの長さ(B)	14mm	アゴの厚さ(ジョイント)(D)	7.5mm
ヘッド幅(A)	11mm	重量	70g
表面抵抗	$1 \times 10^5 \sim 1 \times 10^{12} \Omega$	ハンドル	コンフォート(ESD)
仕上げ	高級磨き	刃硬度	HRC62
形状	ラウンドヘッド	刃形状	まっすぐな刃(切断面の片方:フラット、もう一方の片方:傘状)

静電気放電タイプ

静電気をゆっくり放電し部品を保護します。

ボックスジョイント

ハンドル開閉時のガタつきが無く、スムーズな切れ味が持続します。

非常に高いテコ比により、少ない力で作業できます。

高さのあるスリムなスリーブにより、親指と人差し指の間でしっかりと快適にグリップ可能

ダイレクトな作業感覚が得られます。

オーバル

代替品



品番 EA535TB-1

コメント 切断形状:セミフラッシュ

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.