


品番：EA535KC-13

品名：115mm 精密用ニッパー(ESDケリッブ° /ハネ付)

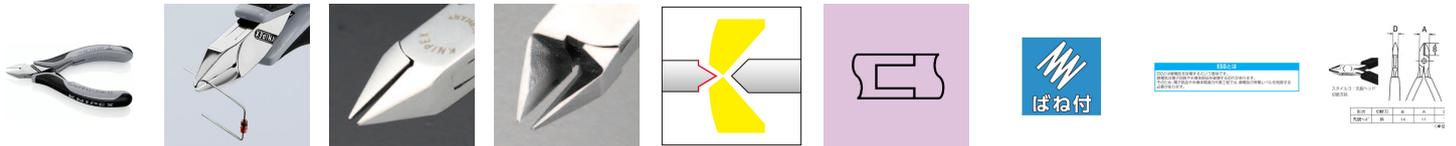

販売価格	9,800円(税抜) / 10,780円(税込)		
カタログ価格	9,800円(税抜) / 10,780円(税込)		
在庫数	最新在庫: 4 (2026/03/19 03:42現在)		
商品入数	1	販売単位	丁
カタログページ	0263ページ		



静電気をゆっくり放電し部品を保護します

### 仕様

メーカー	KNIPEX(クニペックス)	型番	77 32 115 ESD
全長	115mm	切断能力	軟線: φ0.3~1.3mm 中硬線: φ1.0mm 硬線: φ0.5mm
アゴの長さ(B)	14mm	アゴの厚さ(ジョイント)(D)	7mm
ヘッド幅(A)	11mm	重量	67g
表面抵抗	1×10 <sup>5</sup> ~1×10 <sup>12</sup> Ω	ハンドル	コンフォート(ESD)
仕上げ	高級磨き	刃硬度	HRC62
形状	先鋭ヘッド	刃形状	斜めの刃(切断面の片方:小さい傘状、もう一方の片方:傘状)

#### 静電気放電タイプ

静電気をゆっくり放電し部品を保護します。

#### ボックスジョイント

ハンドル開閉時のガタつきが無く、スムーズな切れ味が持続します。

非常に高いテコ比により、少ない力で作業できます。

高さのあるスリムなスリーブにより、親指と人差し指の間でしっかりと快適にグリップ可能

ダイレクトな作業感覚が得られます。

テーパー

**株式会社エスコ**

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.