 




品番：EA535KC-16

品名：115mm 精密用ニッパ(ESDケリフ / ハネ付)

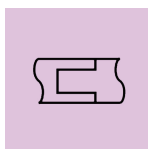

販売価格	8,820円(税抜) / 9,702円(税込)		
カタログ価格	8,820円(税抜) / 9,702円(税込)		
在庫数	最新在庫: 7 (2026/04/30 01:09現在)		
商品入数	1	販売単位	丁
カタログページ	0263ページ		

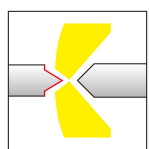

仕様

メーカー	KNIPEX(ケニペックス)	型番	77 72 115 ESD
全長	115mm	切断能力	軟線: $\phi 0.3 \sim 0.8\text{mm}$
アゴの長さ(B)	10.5mm	アゴの厚さ(ジョイント)(D)	6mm
ヘッド幅(A)	11mm	重量	65g
表面抵抗	$1 \times 10^5 \sim 1 \times 10^{12} \Omega$	ハンドル	コンフォート(ESD)
仕上げ	高級磨き	刃硬度	HRC62
刃形状	斜めの刃(切断面の片方: 小さい傘状, もう一方の片方: 傘状)	材質	特別工具鋼

導電グリップ

ボックスジョイント

ハンドル開閉時のガタつきが無く、スムーズな切れ味が持続します。

非常に高いテコ比により、少ない力で作業できます。

高さのあるスリムなスリーブにより、親指と人差し指の間でしっかりと快適にグリップ可能

ダイレクトな作業感覚が得られます。

テーパー

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.