


品番：EA535KD-1

品名：115mm 精密用ニッパー(ケリフ°・バネ付/斜刃)

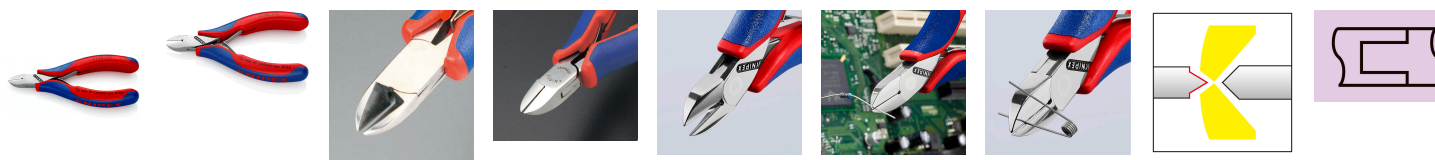

販売価格	8,610円(税抜) / 9,471円(税込)		
カタログ価格	8,610円(税抜) / 9,471円(税込)		
在庫数	最新在庫: 6 (2026/06/28 08:19現在)		
商品入数	1	販売単位	丁
カタログページ	0262ページ		



#### 仕様

メーカー	KNIPEX(ケニペックス)	型番	77 02 115
切断能力	軟線:0.3~1.6mm 中硬線:1.2mm 硬線:0.6mm	全長	115mm
アゴの長さ(B)	14mm	アゴの厚さ(ジョイント)(D)	7.5mm
ヘッド幅(A)	11mm	重量	70g
ハンドル	コンフォート	仕上げ	鏡面磨き
刃硬度	HRC62	刃形状	斜めの刃(切断面の片方:小さい傘状、もう一方の片方:傘状)
非常に高いテコ比により、少ない力で作業できます。			
鏡面研磨と細かい油膜により、防錆効果があります。			
ボックスジョイント ハンドル開閉時のガタつきがなく、スムーズな切れ味が持続します。			
オーバル			
バネ付き			

**株式会社エスコ**

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.