


品番：EA535KD-6

品名：115mm 精密用ニッパー

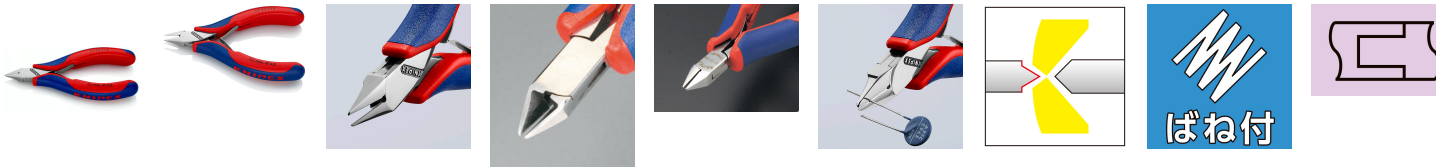

販売価格	8,360円(税抜)／9,196円(税込)		
カタログ価格	8,360円(税抜)／9,196円(税込)		
在庫数	最新在庫: 7 (2026/03/19 03:42現在)		
商品入数	1	販売単位	丁
カタログページ	0262ページ		



研磨または鏡面研磨(2番の仕上げのみ)と繊細な油膜により効果的に錆止めします

仕様

メーカー	KNIPLEX(ケニペックス)	型番	77 72 115
切断能力	軟線:0.3～0.8mm	全長	115mm
ハンドル	コンフォート	仕上げ	鏡面磨き
刃硬度	HRC62	刃形状	斜めの刃(切断面の片方:小さい傘状、もう一方の片方:傘状)
アゴの長さ(B)	10.5mm	アゴの厚さ(ジョイント)(D)	6mm
ヘッド幅(A)	11mm	重量	65g
ボックスジョイント ハンドル開閉時のガタつきがなく、スムーズな切れ味が持続します。			
親指と人差し指の間でしっかりと快適にグリップ可能			
非常に高いテコ比により、少ない力で作業できます。			
テーパー			
バネ付き			

代替品



品番 EA535KD-5

コメント

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.