


品番：EA535KD-9A

品名：115mm 精密用ニッパ

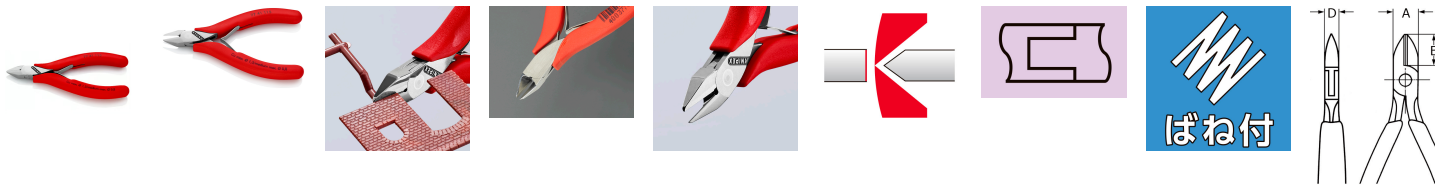

| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 8,040円(税抜) / 8,844円(税込) | | |
| カタログ価格 | 8,040円(税抜) / 8,844円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 7 (2026/05/03 15:12現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | 0261ページ | | |



研磨または鏡面研磨(2番の仕上げのみ)と繊細な油膜により効果的に錆止めします

仕様

| | | | |
|-----------------|--|-----------------|--------------|
| メーカー | KNIPEX(クニペックス) | 型番 | 7741115 |
| 切断能力 | 軟線: $\phi 0.3 \sim 1.3\text{mm}$ 中硬線: $\phi 1.0\text{mm}$ | 全長 | 115mm |
| アゴの長さ(B) | 13mm | アゴの厚さ(ジョイント)(D) | 7mm |
| アゴの厚さ(ジョイント)(D) | 11mm | 重量 | 50g |
| ヘッド仕上げ | 鏡面磨き | ハンドル仕様 | プラスチックコーティング |
| 刃形状 | まっすぐな刃(切断面の片方:フラット、もう一方の片方:傘状) | 刃硬度 | 約62HRC |
| 材質 | 特殊工具鋼(オイル焼き入れ焼き戻し) | | |

極めて精密なエレクトロニクス関連、精密機器関連の切断作業に最適な高精度のニッパ

親指と人差し指の間でしっかりと快適にグリップ可能

ボックスジョイント構造
ハンドル開閉時のガタつきがなく、スムーズな切れ味が持続します。

バネ付き

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.