 




品番：EA535KG-14

品名：125mm 精密用ニッパー(ESDケリフ° /バネ付)

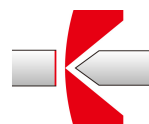

販売価格	12,800円(税抜) / 14,080円(税込)		
カタログ価格	12,800円(税抜) / 14,080円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/04/29 22:54現在)		
商品入数	1	販売単位	丁
カタログページ	0264ページ		

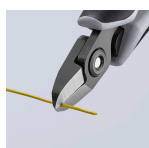

## 仕様

メーカー	KNIPEX(ケニペックス)	型番	79 22 125 ESD
切断能力	軟線: $\phi 0.1 \sim 1.7\text{mm}$ 中硬線: $\phi 1.0\text{mm}$	全長	125mm
アゴの長さ(B)	10mm	アゴの厚さ(ジョイント) (D)	6.5mm
ヘッド幅(A)	11mm	重量	61g
ハンドル	コンフォート(ESD)	仕上げ	磨き
刃硬度	HRC64	材質	高級ボールベアリング鋼
ヘッドスタイル	ラウンドヘッド	刃形状	まっすぐな刃(切断面の片方:フラット、 もう一方の片方:傘状)

デリケートな部品の切断に最適

軽量ボディにより、作業者の負担を軽減します。

ジョイント部は高精度で遊びやガタはありません。

バネ付き

**株式会社エスコ**

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.