


品番：EA535KG-16

品名：125mm 精密用ニッパー(ESDケリフ / バネ付)



販売価格	12,800円(税抜) / 14,080円(税込)		
カタログ価格	12,800円(税抜) / 14,080円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2026/04/29 22:54現在)		
商品入数	1	販売単位	丁
カタログページ	0264ページ		

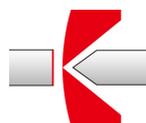

## 仕様

メーカー	KNIPLEX(ケニペックス)	型番	79 42 125 ESD
切断能力	軟線: $\phi 0.1 \sim 1.5\text{mm}$ 中硬線: $\phi 0.8\text{mm}$	全長	125mm
アゴの長さ(B)	11mm	ヘッド幅(A)	11mm
重量	58g	ハンドル	コンフォート(ESD)
仕上げ	磨き	刃硬度	HRC64
材質	高級ボールベアリング鋼	ヘッドスタイル	テーパーヘッド
刃形状	まっすぐな刃(切断面の片方:フラット、 もう一方の片方:傘状)		

極めて精密な電子工学関連・精密機器関連の切断作業に最適な高精度なニッパーです。

精密ニッパーは銅線・電線切断用のニッパーです。

バネ付き

テーパー

**株式会社エスコ**

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.