


品番：EA535KG-17

品名：125mm 精密用ニッパー(ESDケリッフ°/ハネ付)



販売価格	11,700円(税抜) / 12,870円(税込)		
カタログ価格	11,700円(税抜) / 12,870円(税込)		
在庫数	最新在庫: 3 (2026/04/29 21:27現在)		
商品入数	1	販売単位	丁
カタログページ	0264ページ		

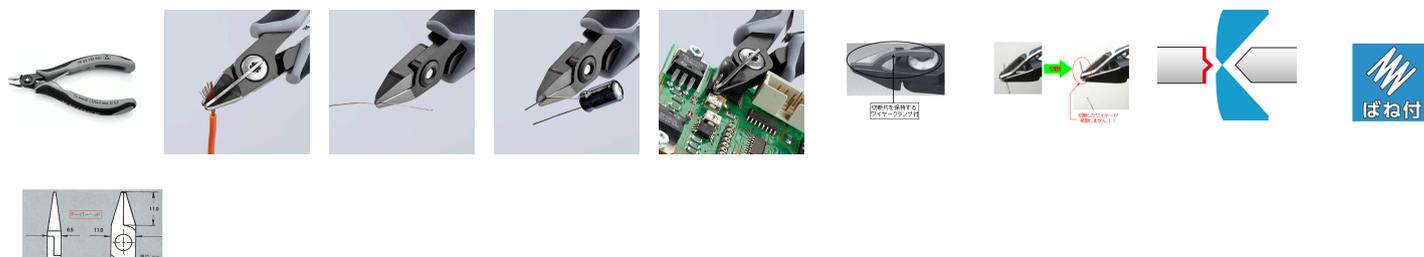

切断片を保持するワイヤークランプ付

仕様

メーカー	KNIPEX(クニペックス)	型番	79 52 125 ESD
切断能力	軟線:0.2~1.3mm 中硬線:0.9mm 硬線:0.5mm	全長	125mm
アゴの長さ(B)	11mm	アゴの厚さ(ジョイント)(D)	6.5mm
ヘッド幅(A)	11mm	重量	58g
刃硬度	HRC64	ハンドル	コンフォート(ESD)
仕上げ	磨き	材質	高級ボールベアリング鋼
刃形状	斜めの刃(切断面の片方:極小な傘状、もう一方の片方:傘状)		

極めて精密な電子工学関連・精密機器関連の切断作業に最適な高精度なニッパーです。

切断片を保持するワイヤークランプ付で、切断片を基盤内に落として見失うことはありません。

テーパー

バネ付き

代替品



品番 EA535KG-16

コメント 125mm

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.