


品番：EA535KG-23

品名：125mm 精密用ニッパー(ケリッフ°/バネ付)



販売価格	15,000円(税抜) / 16,500円(税込)		
カタログ価格	15,000円(税抜) / 16,500円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/05/03 16:28現在)		
商品入数	1	販売単位	丁
カタログページ	0263ページ		

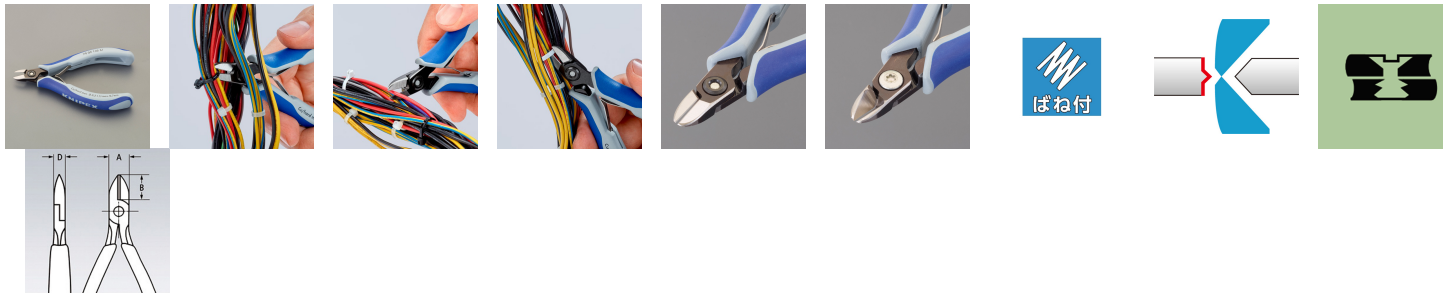

### 仕様

メーカー	KNIPEX(ケニペックス)	型番	79 02 125 S1
切断能力	軟線:0.2~1.7mm 中硬線:1.3mm 硬線:0.7mm	全長	125mm
アゴの長さ(B)	10mm	アゴの厚さ(ジョイント)(D)	6.5mm
ヘッド幅(A)	11mm	仕上げ	磨き
ハンドル	コンフォート	刃硬度	約64HRC
材質	高級ボールベアリング鋼	重量	59g

極めて精密なエレクトロニクス関連、精密機器関連の切断作業に最適な高精度のニッパー。

ヘッドのエッジは全て丸くされているので、ケーブルハーネスを補正する先に絶縁を傷つけるリスクが減少します。

非常に小さな面取り部を持つ精密研磨されたシャープな切刃により、傷つきやすい電子部品でも正確にカットします。

ダブルオープンスプリングにより、抵抗感なく口を開くことができます。

軽量ボディにより、作業者の負担を軽減します。

スクリージョイント

ジョイント部がハンドル開閉に対し、高耐久なため長時間使用できます。

バネ付き

航空機向け

**株式会社エスコ**

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.