


品番：EA535KG-5

品名：125mm 精密用ニッパー(ケリフ°・バネ付)

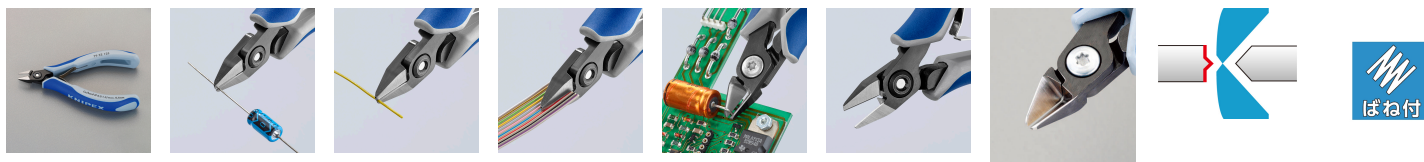

販売価格	11,100円(税抜) / 12,210円(税込)		
カタログ価格	11,100円(税抜) / 12,210円(税込)		
在庫数	最新在庫: 9 (2026/04/30 01:40現在)		
商品入数	1	販売単位	丁
カタログページ	0263ページ		



#### 仕様

メーカー	KNIPEX(ケニペックス)	型番	79 32 125
切断能力	軟線: $\phi 0.2 \sim 1.5\text{mm}$ 中硬線: $\phi 1.1\text{mm}$ 硬線: $\phi 0.6\text{mm}$	全長	125mm
アゴの長さ(B)	11mm	アゴの厚さ(ジョイント)(D)	6.5mm
ヘッド幅(A)	11mm	重量	58g
刃硬度	約64HRC	ハンドル	コンフォート
仕上げ	磨き	材質	高級ボールベアリング
刃形状	斜めの刃(切断面の片方: 極小な傘状、もう一方の片方: 傘状)		

極めて精密なエレクトロニクス関連、精密機器関連の切断作業に最適な高精度のニッパー

ジョイント部は高精度で遊びやガタはありません。

軽量ボディにより、作業者の負担を軽減します。

バネ付き

テーパーヘッド

**株式会社エスコ**

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.