 



品番：EA535KG-6

品名：125mm 精密用ニッパー(ケリフ°・バネ付)



販売価格	12,100円(税抜) / 13,310円(税込)		
カタログ価格	12,100円(税抜) / 13,310円(税込)		
在庫数	最新在庫: 7 (2026/07/06 04:27現在)		
商品入数	1	販売単位	丁
カタログページ	0263ページ		

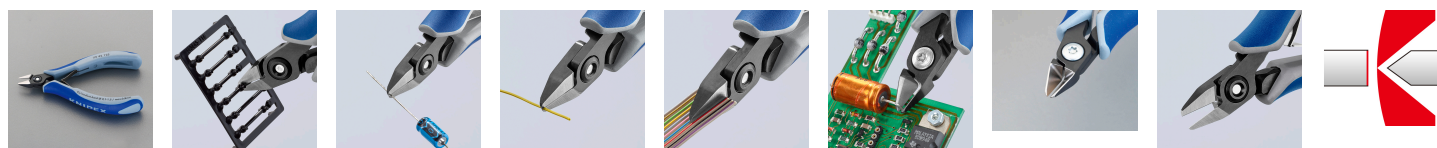

## 仕様

メーカー	KNIPEX(ケニペックス)	型番	79 42 125
切断能力	軟線: $\phi 0.1 \sim 1.5\text{mm}$ 中硬線: $\phi 0.8\text{mm}$	全長	125mm
アゴの長さ(B)	11mm	アゴの厚さ(ジョイント)(D)	6.5mm
ヘッド幅(A)	11mm	重量	58g
刃硬度	約64HRC	ハンドル	コンフォート
仕上げ	磨き	材質	高級ボールベアリング鋼
刃形状	まっすぐな刃(切断面の片方:フラット、もう一方の片方:傘状)		

精密機器、エレクトロニクス等の切断作業に最適です。

スクリージョイント

ジョイント部がハンドル開閉に対し、高耐久なため長時間使用できます。

バネ付き

テーパーヘッド

**株式会社エスコ**

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.