

品番：**EA535MH-7**


品名：125mm 精密用マイクロカッター(フラット/逆刃)



販売価格	<b>2,440円</b> (税抜) / 2,684円(税込)		
カタログ価格	2,440円(税抜) / 2,684円(税込)		
在庫数	<b>最新在庫: 3</b> (2026/05/03 16:23現在)		
商品入数	1	販売単位	丁
カタログページ	0265ページ		



ESD対応

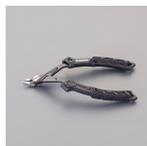

#### 仕様

メーカー	エンジニア	型番	NZ-13G
切断能力	銅線(単線): $\phi 0.6\text{mm}$	刃先形状	逆刃
全長	125mm	グリップ幅	45mm
重量	35g	表面抵抗	$1 \times 10^6 \sim 10^7 \Omega$
材質	本体:炭素鋼 グリップ:エラストマー(ESD)		

軽量で、切れ味に優れた平行形状のニッパー。

先端極細0.3mm(両刃0.6mm)で、高密度に実装された精密基板でのリード線の切断に対応。

平行形状により、楽な姿勢で作業ができ、疲労を軽減します。

グリップは静電気対策を施したESD対応。環境に優しいエラストマーを採用、手によくフィットするデザイングリップ。

バネ付き

※絶縁工具ではありません。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.

